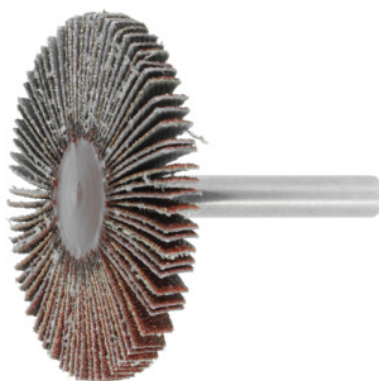


HOLEX**Pahljačasti brus (A), Zrnatost 60, Ø glave × širina glave: 50X15mm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 554100 50X15 |
| GTIN | 4045197235473 |
| Razred artikla | 52E |

Opis**Izvedba:**

Pahljačasto razporejene lamele okoli osi orodja.
Brusne lamele z zrn iz **običajnega korunda (A)**.

Uporaba:

Pretežno za fino brušenje in poliranje večjih polmerov v orodjarstvu in pri izdelavi kalupov ter pri izdelavi posod in aparatov. Brusne lamele se idealno prilagodijo konturam obdelovanca.

Tehnični opis

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| Priporočeno število vrtljajev | 9000 min ⁻¹ |
| Zrnatost | 60 |
| Širina glave | 15 mm |
| Maksimalno število vrtljajev | 15300 min ⁻¹ |
| Ø držala | 6 mm |
| Ø glave | 50 mm |

| | |
|-----------------------------|----------------------------|
| Brusno sredstvo | Brusna zrna iz korunda (A) |
| Kratica za brusno sredstvo | A |
| Značilnost blagovnega imena | Zrnatost 60 |
| Vrsta izdelka | Pahljačasti brus |

Uporabniški podatki

| | Primernost | V _c | ISO-oznaka |
|-------------------|------------------|----------------|------------|
| Alu Mg | primerno | | |
| Jeklo < 900 N/mm | primerno | | |
| Jeklo < 1400 N/mm | pogojno primerno | | |
| Jeklo < 55 HRC | primerno | | |
| Jeklo < 60 HRC | pogojno primerno | | |
| GG(G) | pogojno primerno | | |
| CuZn | primerno | | |
| Umetna masa, GFK | primerno | | |
| Les | primerno | | |
| suho | primerno | | |