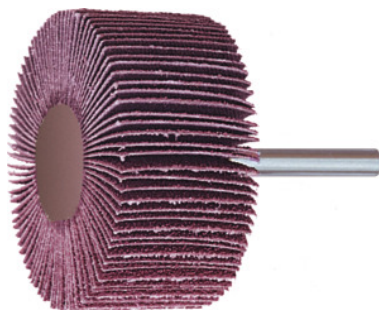


HOLEX**Pahljačasti brus za INOX, Zrnatost 120, Ø glave × širina glave: 30X10mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	554310 30X10
GTIN	4045197235589
Razred artikla	52E

Opis**Izvedba:**

Pahljačasto razporejene lamele okoli osi orodja.

Brusne lamele z zrn iz **običajnega korunda (A)**. Z **vezivom za aktivno brušenje** za INOX.

Uporaba:

Pretežno za fino brušenje in poliranje večjih polmerov v orodjarstvu in pri izdelavi kalupov ter pri izdelavi posod in aparatov. Brusne lamele se idealno prilagodijo konturam obdelovanca.

Tehnični opis

Zrnatost	120
Širina glave	10 mm
Maksimalno število vrtljajev	25400 min ⁻¹
Priporočeno število vrtljajev	16000 min ⁻¹
Ø držala	6 mm
Ø glave	30 mm
Brusno sredstvo	Brusna zrna iz korunda (A)
Kratica za brusno sredstvo	A

Značilnost blagovnega imena	Zrnatost 120
Vrsta izdelka	Pahljačasti brus

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Alu Mg	primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
INOX	primerno		
Ti	pogojno primerno		
GG(G)	pogojno primerno		
CuZn	primerno		
Umetna masa, GFK	primerno		
Les	primerno		
suho	primerno		