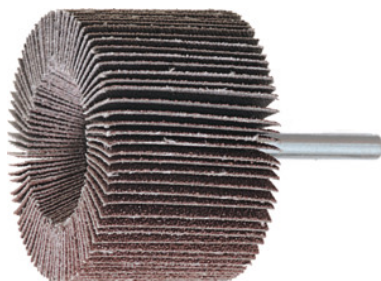


**HOLEX****Pahljačasti brusni lonec (A), Zrnatost 150, Ø glave × širina glave: 60X40mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	555030 60X40
GTIN	4045197241290
Razred artikla	52E

**Opis****Izvedba:**

Pahljačasto razporejene lamele okoli osi orodja.

**Brusne lamele so v obliki lonca nameščene** okoli osi orodja z vbočenim jedrom. Držalo Ø 6 mm.

**Uporaba:**

Pretežno za fino brušenje in poliranje večjih polmerov v orodjarstvu in pri izdelavi kalupov ter pri izdelavi posod in aparatov. Brusne lamele se idealno prilagodijo konturam obdelovanca.

Posebej primerni za čelno in obodno brušenje.

**Tehnični opis**

Zrnatost	150
Priporočeno število vrtljajev	8000 min <sup>-1</sup>
Širina glave	40 mm
Maksimalno število vrtljajev	12000 min <sup>-1</sup>
Ø držala	6 mm
Ø glave	60 mm
Brusno sredstvo	Brusna zrna iz korunda (A)

Kratice za brusno sredstvo	A
Značilnost blagovnega imena	Zrnatost 150
Vrsta izdelka	Pahljačasti brus

## Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Alu Mg	primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	pogojno primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	pogojno primerno		
GG(G)	pogojno primerno		
CuZn	primerno		
Umetna masa, GFK	primerno		
Les	primerno		
suho	primerno		