


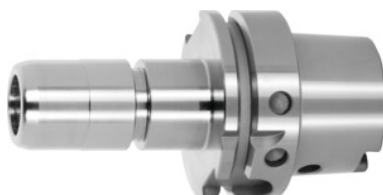

Močna vpenjalna glava vitke, HSK-A 63, Ø D1: 12 mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	305539 12
GTIN	4045197871824
Razred artikla	32A

Opis

Izvedba:

- Manjše trenje zaradi igličnega ležaja.
- Zaščita s premazom proti koroziji.
- Zatesnjena pred prahom in vodo.
- Zelo velika vpenjalna sila povečuje življenjsko dobo in izboljšuje kakovost površine.

Vpenjalna sila do 150 Nm pri Ø 12, 300 Nm pri Ø 16 in 400 Nm pri Ø 20.

Prednosti:

Manj motečih kontur zaradi ozke izvedbe.

Uporaba:

Za vpenjanje orodij s cilindričnim držalom.

Obseg dobave:

Vklj. z vpenjalno matico.

Dodatni pribor:

Cev za hladilno sredstvo art. 309880, vpenjalne stročnice art. 309566 – 309570 oz. art. 309575 – 309576, pritezni ključ art. 309747 za art. 305539.

Strategija odrezovanja: HPC

Previsna dolžina A: 90 mm

Zunanji Ø vpenjalne stročnice D: 30 mm

Primeren zatezni ključ art. 309747: S10

Tehnični opis

Zunanji Ø vpenjalne stročnice D	30 mm
---------------------------------	-------

Vpenjalni $\varnothing D_1$	12 mm
Previsna dolžina A	90 mm
Primeren zatezni ključ art. 309747	S10
Trn za rezkarje	HSK-A 63
Standard vpenjalnega trna	DIN 69893
Standard vpenjalnega trna	ISO 12164-1
Oblika	A
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 6,3 pri 15.000 min ⁻¹
Natančnost krožnega teka	≤ 5 μ m
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Močna vpenjalna glava

Pribor

Pritezni ključ za močne vpenjalne glave Tip S10	309747 S10
Vpenjalna stročnica za ozko vpenjalno glavo Nazivni \varnothing vpenjanja d 3 mm	309581 3
Vpenjalna stročnica za ozko vpenjalno glavo Nazivni \varnothing vpenjanja d 4 mm	309581 4
Vpenjalna stročnica za ozko vpenjalno glavo Nazivni \varnothing vpenjanja d 6 mm	309581 6
Vpenjalna stročnica za ozko vpenjalno glavo Nazivni \varnothing vpenjanja d 8 mm	309581 8