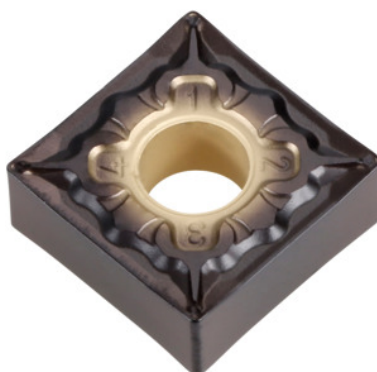


**Garant**
**SNMG 120408, Zvrst: HB7035-1**


## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	251144 HB7035-1
GTIN	4045197874481
Razred artikla	21G

## Tehnični opis

Rezalni pogoji	močno prekinjen
Podajanje f	0,1 - 0,4 mm/v
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	120 - 350 m/min
Lomilec odrezkov	SS
Globina reza $a_p$	0,3 - 2 mm
Radij rezila	0,8 mm
Glavna uporaba	P
Zvrst	HB7035-1
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	Karbidna trdina
ISO-oznaka obračalne ploščice	SNMG 120408

Število zamenljivih ploščic/rezil	8
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje