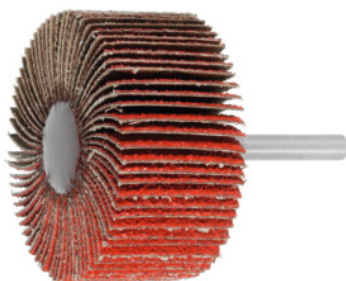


**Garant****Pahljačasti brusilci (CER), Zrnatost 60, Ø glave×širina glave: 30X10mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	554150 30X10
GTIN	4045197882264
Razred artikla	51E

**Opis****Izvedba:**

Pahljačasto razporejene lamele okoli osi orodja.

Brusne lamele s **keramičnimi brusnimi zrnji (CER)**.

**Uporaba:**

Pretežno za fino brušenje in poliranje večjih polmerov v orodjarstvu in pri izdelavi kalupov ter pri izdelavi posod in aparatov. Brusne lamele se idealno prilagodijo konturam obdelovanca.

**Tehnični opis**

Ø držala	6 mm
Ø glave	30 mm
Priporočeno število vrtljajev	16000 min <sup>-1</sup>
Širina glave	10 mm
Maksimalno število vrtljajev	25400 min <sup>-1</sup>
Zrnatost	60
Brusno sredstvo	Keramična brusna zrna (CER)

Kratica za brusno sredstvo	Keramika
Značilnost blagovnega imena	Zrnatost 60
Vrsta izdelka	Pahljačasti brus

## Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Jeklo < 900 N/mm	pogojno primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	primerno		
INOX	primerno		
Ti	primerno		
GG(G)	primerno		
CuZn	primerno		
Umetna masa, GFK	primerno		
Les	primerno		
suho	primerno		