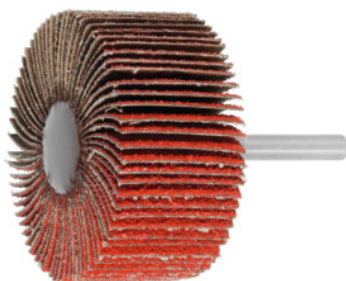


Garant**Pahljačasti brusilci (CER), Zrnatost 60, Ø glave×širina glave: 50X20mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	554150 50X20
GTIN	4045197882288
Razred artikla	51E

Opis**Izvedba:**

Pahljačasto razporejene lamele okoli osi orodja.

Brusne lamele s **keramičnimi brusnimi zrnji (CER)**.

Uporaba:

Pretežno za fino brušenje in poliranje večjih polmerov v orodjarstvu in pri izdelavi kalupov ter pri izdelavi posod in aparatov. Brusne lamele se idealno prilagodijo konturam obdelovanca.

Tehnični opis

Zrnatost	60
Ø držala	6 mm
Maksimalno število vrtljajev	15300 min ⁻¹
Priporočeno število vrtljajev	9000 min ⁻¹
Ø glave	50 mm
Širina glave	20 mm
Brusno sredstvo	Keramična brusna zrna (CER)

Kratica za brusno sredstvo	Keramika
Značilnost blagovnega imena	Zrnatost 60
Vrsta izdelka	Pahljačasti brus

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Jeklo < 900 N/mm	pogojno primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	primerno		
INOX	primerno		
Ti	primerno		
GG(G)	primerno		
CuZn	primerno		
Umetna masa, GFK	primerno		
Les	primerno		
suho	primerno		