


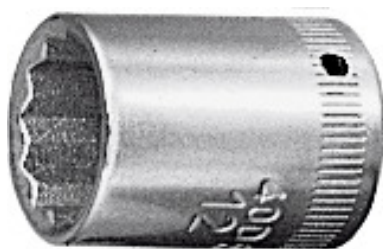

12-kotni nasadni ključ, 1/4-colski, Zev ključa: 6mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	630950 6
GTIN	4018754000319
Razred artikla	63A

Opis

Izvedba:

Kovani iz kakovostnega jekla, z ugrezom na notranji strani za hitro nasaditev na glavo vijaka. Notranji 4-kotnik z utorom ustreza DIN 3120 D 6,3.

Optimalen potek vlaken zaradi posebnega postopka kovanja. Zevi v natančnih tolerancah.

Ni drsenja preko robov vijakov, matice in glave vijakov se ne poškodujejo. Kaljeni v olju, brez napenjanja in zvijanja, zato se natančno prilegajo maticam in glavam vijakov. Zaokrožene površine s profilom **AS-drive**.

Standard:

DIN 3124

Material:

Visokozmogljivo jeklo HPQ®, nikelj kromirano, prevleka se ne lušči.

Napotek:

POZOR!

Za ta izdelek obstaja tudi alternativa znamke GARANT!

Priporočena številka izdelka: 630929

Tehnični opis

Dolžina	23 mm
Ø na izhodni strani	9,2 mm
Zev ključa	6 mm

Pogonski 4-kotnik	1/4 col
Pogonski profil	12-kotni nasadni ključ
Vrsta izdelka	Nasadni ključ