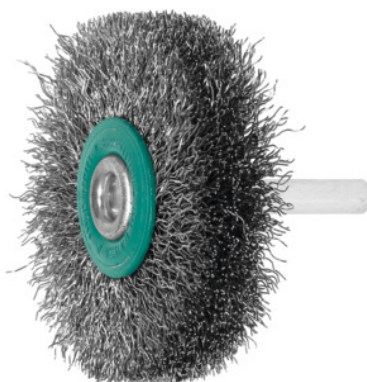


**LESSMANN**  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Krožna ščetka z držalom jeklena žica 0,20 mm, Ø ščetke D1×širina predela s ščetinami L1: 60X15mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	574100 60X15
GTIN	4017359023662
Razred artikla	57L

**Opis****Izvedba:**

Valovita žica posebne kakovosti, **držalo Ø 6 mm.**

**Uporaba:**

Na ročnih brusilnikih, strojih z upogljivo gredjo ali vrtalnih strojih za obdelavo površine. Z večanjem števila vrtljajev se poveča tudi učinkovitost ščetke.

Za odstranjevanje rje, škaje in za čiščenje.

**Tehnični opis**

Dolžina ščetin H <sub>1</sub>	17 mm
Debelina ščetin	0,2 mm
Ø ščetke D <sub>1</sub>	60 mm
Maksimalno število vrtljajev	15000 min <sup>-1</sup>
Širina predela s ščetinami L <sub>1</sub>	15 mm
Ø držala D <sub>s</sub>	6 mm

Material obloge	Jeklena žica
Posukanje	valovita
Vrsta izdelka	Okrogla ščetka