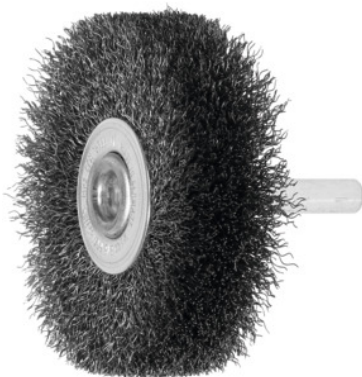


**LESSMANN**<sup>®</sup>  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Krožna ščetka z držalom INOX-žica 0,30 mm, Ø ščetke D1×širina predela s ščetinami L1: 60X15mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje

574200 60X15

GTIN

4017359007167

Razred artikla

57L

**Opis****Izvedba:**Valovita žica posebne kakovosti, **držalo Ø 6 mm.****Uporaba:**

Na ročnih brusilnikih, strojih z upogljivo gredjo ali vrtalnih strojih za obdelavo površine. Z večanjem števila vrtljajev se poveča tudi učinkovitost ščetke.

Za odstranjevanje rje, škaje in za čiščenje.

**Tehnični opis**Ø ščetke D<sub>1</sub>

60 mm

Debelina ščetin

0,3 mm

Dolžina ščetin H<sub>1</sub>

17 mm

Maksimalno število vrtljajev

15000 min<sup>-1</sup>Širina predela s ščetinami L<sub>1</sub>

15 mm

Ø držala D<sub>s</sub>

6 mm

Material obloge	INOX-žica
Posukanje	valovita
Vrsta izdelka	Okrogla ščetka