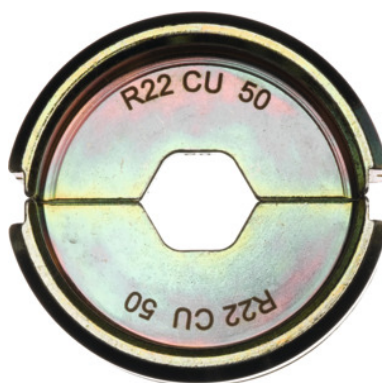


**Stiskalni vložek DIN CU, Presek: 95mm<sup>2</sup>****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	078286 95
GTIN	4002395278916
Razred artikla	07A

**Opis****Izvedba:**

Stiskalni vložek DIN 46235 za stikalno orodje, posebej primeren za bakrene kable. Vložek za M18HCCT R22 CU stand. 95qmm.

**Primerno za:**

Hidravlične akumulatorske stikalne klešče art. 078254 vel. M18HCCT.

**Tehnični opis**

za presek vodnika	95 mm <sup>2</sup>
Oblika	6-kotnik
Vtiskovanje	95
Vrsta izdelka	Orodje za stiskanje