


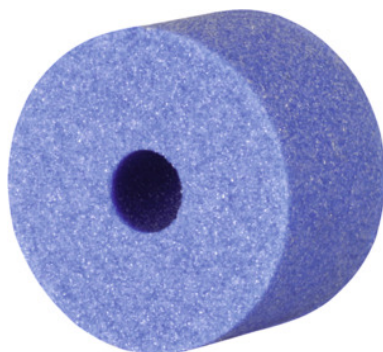

**Precizna brusna plošča za brušenje po notranjem obodu D × G × V (mm),
32×32×10**



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	595034
GTIN	9003176647421
Razred artikla	53Y

Opis

Izvedba:

Visokozmogljive brusne plošče iz plemenitega korunda in keramičnega veziva, za brušenje po notranjem obodu.

Uporaba:

Univerzalne za brušenje po notranjem obodu, npr. za brušenje skoznjih izvrtin ali prilegov.

Specifikacija:

97A802I5V112 Steel universal.

Oblika: 5

Globina poglobitve F 1: 16 mm

Tehnični opis

Postopek brušenja	Po notranjem obodu
Brusno sredstvo	Visokozmogljivi specialni korund
Kratica za brusno sredstvo	A
Specifikacija	97A802I5V112 Steel universal

Oblika	5
Ø plošče D	32 mm
Širina plošče T	32 mm
Značilnost blagovnega imena	32×32×10
Ø izvrtine H	10 mm
Ø poglobitve P	18 mm
Globina poglobitve F 1	16 mm
Vrsta izdelka	Brusne plošče za brušenje po notranjem obodu

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Jeklo < 900 N/mm	pogojno primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	pogojno primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	pogojno primerno		
INOX	pogojno primerno		
mokro maks.	primerno		