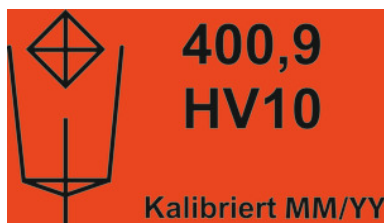


**Plošča za primerjanje trdote HV 20, Vrednost trdote pribl.: 700****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	495166 700
GTIN	2050001958242
Razred artikla	49L

Opis**Izvedba:**

Kakovostne plošče za primerjanje trdote iz optimiziranega in homogenega jekla za periodično kalibriranje naprav za preverjanje trdote.

Prednosti:

Sistem urejanja z barvami in simboli na vsaki embalaži.

Obseg dobave:

Vse plošče za primerjanje trdote so dobavljene s **certifikatom DAkkS o kalibriranju**.

Napotek:

Kalibriranje po drugih postopkih, plošče za primerjanje trdote v drugih dimenzijah in z rastrskimi črtami po ponudbi. Hitra razpoložljivost iz skladišča proizvajalca.

Tehnični opis

Vrednost trdote pribl.	700
Ø	65 mm
Višina	10 mm
Postopek preizkušanja	HV 20
Poročilo o preizkusu	Proizvajalčevo poročilo o preizkusu
vklj. s certifikatom o kalibriranju DAkkS	da
Pakiranje	čvrsta škatla

Vrsta izdelka

Plošča za primerjanje trdote