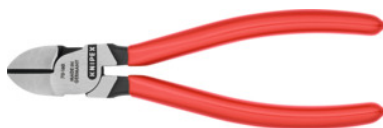


**Stranske ščipalne klešče, polirane, Celotna dolžina: 160mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	724900 160
GTIN	4003773213420
Razred artikla	73F

**Opis****Izvedba:**

Vitka oblika z induktivno kaljenimi rezili (pribl. 62 HRC).

Klešče črno atramentirane, glava polirana, ročaja s prevleko iz umetne mase,

**Standard:**

**DIN ISO 5749**

**Material:**

Kromvanadijevo jeklo, utopno kovano in kaljeno v olju.

**Tehnični opis**

Za rezanje mehke žice do Ø	4 mm
celotna dolžina	160 mm
Za rezanje trde žice do Ø	2 mm
Standard	DIN ISO 5749
Ročaj	s prevleko iz umetne mase
Postopek izdelave	Rezili induktivno kaljeni (pribl. 62 HRC)
Material	Kromvanadijevo jeklo
Površina	črno atramentirane, glava polirana
Zelo močne stranske ščipalne klešče	ne
s priklopno odpiralno vzmetjo	ne

Vrsta izdelka

Rezalne klešče