


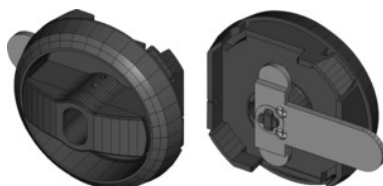

## Zapiralo 379-010-2 brez cilindričnega vložka



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	914180
GTIN	2050000977589
Razred artikla	93B

### Opis

#### Izvedba:

Zapiralni jeziček za 1-točkovno oz. 3-točkovno zaklepanje, dolžina 68 mm, širina 55/22 mm, kot zapiranja ročice 90°.

#### Primerno za:

Skladiščne omare art. 947300 – 947805 (s krilnimi vrati), vrata omare za oskrbo strojev art. 942950 in vse **omare s krilnimi vrati v skupini izdelkov 95**.

**Izjema:** Ni primeren za predale in ohišja za monitorje računalniških omar art. 951100 – 951635, (puša art. 914203), prav tako ni primeren za vrata z drsnimi vrati v skupini izdelkov 95 (ročaj art. 914170).

#### Obseg dobave:

Celotno zapiralo z zapiralnim jezičkom. **Pozor:** V ta zapirala se cilindrični vložki namestijo neposredno, brez dodatnih puš.

### Tehnični opis

Možnost vgradnje cilindričnega vložka za sistem zaklepanja HO	da
Dolžina zapiralnega jezička (zapiranje v omaro)	68 mm
Hod zapiralnega jezička	90 stopinj
za delavniško pohištvo do leta izdelave	Sredina 2008
Primerne za	Omare s krilnimi vrati kataloške skupine 95

Širina centralnega zapiralnega jezička	16 mm
za točkovno zaklepanje	za 1-točkovno oz. 3-točkovno zaklepanje
Možnost neposredne montaže cilindričnega vložka	da
Možnost menjave cilindričnega vložka	da
Širina zapiralnega jezička (zapiranje v omaro)	22 mm
za delavniško pohištvo od leta izdelave	Sredina 2000
Dobava brez cilindričnega vložka	da
Material zapirala	Umetna masa
D centralnega zapiralnega jezička	55 mm
Barva zapirala	antracitna
Vrsta izdelka	Školjkasta zapirala