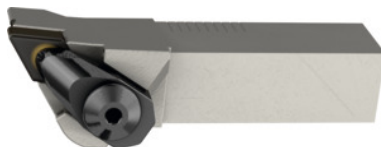


Garant**Držalo za zunanje struženje eco, kratko, levi, Velikost držala/ploščice:
16/11mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250615 16/11
GTIN	4045197927323
Razred artikla	21U

Opis**Izvedba:**

Z notranjim dovodom hladilne tekočine na rezilni rob. Hlajenje s pomočjo preciznih šob zagotavlja usmerjeno in učinkovito zniževanje toplotne obremenitve, saj je curek hladilnega sredstva optimalno usmerjen med odrezek in rezilni rob. Za daljšo življenjsko dobo, večjo procesno varnost in produktivnost.

Napotek:

Dovajanje hladilnega sredstva je mogoče le v kombinaciji z držali GARANT eco art. 319001 – 319886 ali pri dolžini držala < 125 mm tudi z art. 317900.

z notranjim hlajenjem: da

ISO-oznaka držala: DDJNR/L 1616X11

primerna obračalna rezalna ploščica: DN.. 1104..

Funkcijska širina L₄: 22 mm

Dolžina glave L₁: 33 mm

Celotna dolžina L: 81 mm

Podložna ploščica: 269007 1

Tehnični opis

Velikost ploščice	11 mm
Vijak za podložno ploščico	259027 3
Dolžina glave L ₁	33 mm
Celotna dolžina L	81 mm

Funkcijska širina L ₄	22 mm
Velikost držala	16 mm
Spona, vijak, vzmet	259036 8
Podložna ploščica	269007 1
primerna obračalna rezalna ploščica	DN.. 1104..
ISO-oznaka držala	DDJNR/L 1616X11
Serija	Eco
Vrsta uporabe	levi
Standard	DIN ISO 5610
z notranjim hlajenjem	da
Nastavitveni kot κ	93 stopinj
Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

Pribor

Momentni izvijač s skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659906 500
PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15