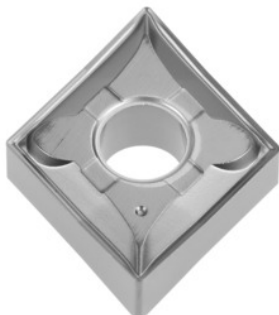


Garant**CN.G 09T304, Zvrst: HB7410-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250150 HB7410-1
GTIN	4045197937483
Razred artikla	21G

Opis

CN.G 09T304 HB7410-1 Zvrst: HB7410-1
Lomilec odrezkov: TAM
Toleranca: G
Globina reza a_p : 0,5 - 3 mm
Podajanje f : 0,1 - 0,3 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 60 - 90 m/min

Tehnični opis

Zvrst	HB7410-1
Glavna uporaba	Ti
Radij rezila	0,4 mm
Globina reza a_p	0,5 - 3 mm
Lomilec odrezkov	TAM
Rezalni material	HM
Rezalni pogoji	neprekinjen

Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba obdelava
Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	60 - 90 m/min
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 09T304
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Toleranca	G
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje