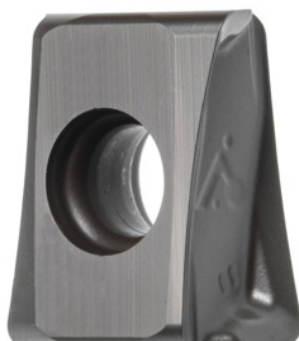


Garant**LOEU 090408 TR-M, HB7515, Tip: ST1400**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	215986 ST1400
GTIN	4045197938107
Razred artikla	21A

Opis

Napotek:

Orientacijske vrednosti za $a_e = 0,3 \times D/a_{p\text{maks.}} = 4 \text{ mm}$

Tehnični opis

Podajanje f_z	0,1 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	LOEU090408 TR-M
Tip	ST1400
Radij rezila	0,8 mm
Zvrst	HB7515
Rezalni material	HM
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	150 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	primerno	105 m/min	P
Jeklo < 50 HRC	pogojno primerno	50 m/min	H
GG(G)	pogojno primerno	275 m/min	K
mokro maks.	pogojno primerno		
mokro min.	pogojno primerno		
suho	primerno		
Zrak	primerno		