


Prekucni zabo, nižja izvedba, lakiran, Prostornina korita: 300l

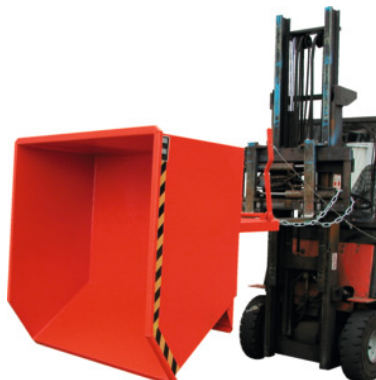

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	919955 300
GTIN	2050001937438
Razred artikla	94B

Opis

Izvedba:

Nagibni rezervoarji **za trdne snovi z nizko skupno višino** in ugodnim nagibnim kotom. Nagib na kateri koli višini je mogoč z vlečenjem kabla.

Plošča korita je opremljena z neprekinjenim robnim profilom in stabilnim osnovnim okvirjem z žepi za vstavljanje. Varovalo preprečuje nenamerno drsenje in prevrnitev.

Dimenzije žepov za vstavljanje $A \times D = 200 \times 60$ mm.

Lakiranje:

Po izbiri svetlo modro RAL 5012, rumeno oranžno RAL 2000, ognjeno rdeče RAL 3000, resedasto zeleno RAL 6011 ali mišje sivo RAL 7005 **lakiranje**.

Tehnični opis

Masa	93 kg
Področje uporabe	za trdne snovi
Prostornina korita	300 l
Višina	580 mm
Nosilnost	750 kg

Dolžina	1440 mm
Razmak žepov za viličarja B	10 mm
Širina	680 mm
Višina roba na strani izmeta	395 mm
Izbira barv	RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Vrsta izdelka	Prekucni zaboji

Pribor

Garnitura koles za zaboje za odrezke in prekucne zaboje, iz poliamida, 4-delna Nosilnost/kolo 450 kg	919970 450
--	------------