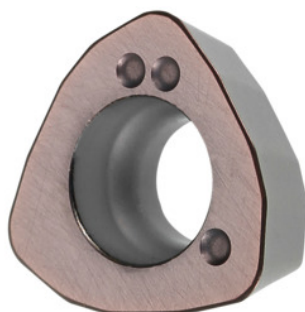


Garant**XDMW090416ZDSR, HB4715, Tip: HART**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	212877 HART
GTIN	4045197943132
Razred artikla	21A

Opis

Napotek:

Orientacijske vrednosti za $a_e = 0,5-1 \times D/a_{p\text{ maks.}}$

Tehnični opis

Podajanje f_z na zob	0,8 mm
Tip	TRDA
Radij rezila	1,6 mm
Debelina ploščice S	4.76 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	XDMW090416ZDSR
Zvrst	HB4715
Rezalni material	HM
priporočena globina rezanja $a_{p\text{ maks}}$	0,7 mm
maksimalna globina rezanja $a_{p\text{ maks}}$	1,5 mm

Radij za programiranje pri $a_{p\text{ maks}}$	3 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	3
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Jeklo < 50 HRC	primerno	110 m/min	H
Jeklo < 55 HRC	primerno	80 m/min	H
Jeklo < 60 HRC	primerno	50 m/min	H
GG(G)	pogojno primerno	200 m/min	K
suho	primerno		
Zrak	primerno		