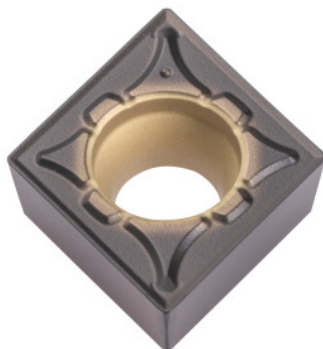


Garant**CCMT 09T304 Wiper, Zvrst: HB7020****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260151 HB7020
GTIN	4045197948861
Razred artikla	21G

Tehnični opis

Lomilec odrezkov	WSM
Podajanje f	0,15 - 0,3 mm/v
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Zvrst	HB7020
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	120 - 350 m/min
Globina reza a_p	0,4 - 2 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba obdelava
Rezalni material	HM
Radij rezila	0,4 mm
Glavna uporaba	P
ISO-oznaka obračalne ploščice	CCMW 09T304

Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje