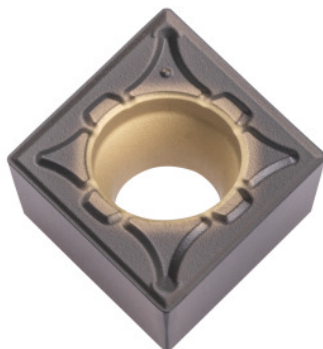


**Garant****CCMT 060208 Wiper, Zvrst: HB7020****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260145 HB7020
GTIN	4045197948854
Razred artikla	21G

**Tehnični opis**

Glavna uporaba	P
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba obdelava
Lomilec odrezkov	WSM
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	120 - 350 m/min
Globina reza $a_p$	0,4 - 2 mm
Rezalni material	HM
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Zvrst	HB7020
Radij rezila	0,8 mm
Podajanje $f$	0,15 - 0,3 mm/v
ISO-oznaka obračalne ploščice	CCMT 060208

Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje