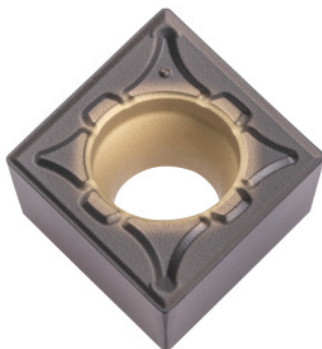


Garant**CCMT 060204 Wiper, Zvrst: HB7020****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260143 HB7020
GTIN	4045197948847
Razred artikla	21G

Tehnični opis

Podajanje f	0,15 - 0,3 mm/v
Zvrst	HB7020
Globina reza a_p	0,4 - 2 mm
Lomilec odrezkov	WSM
Rezalni material	HM
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba obdelava
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	120 - 350 m/min
Glavna uporaba	P
Radij rezila	0,4 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	CCMT 060204

Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje