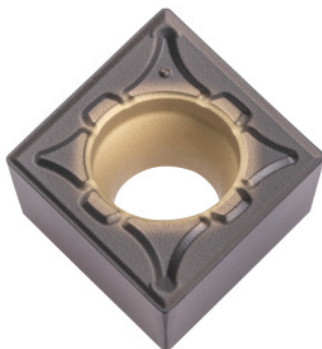


**Garant****CCMT 120408 Wiper, Zvrst: HB7020****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260161 HB7020
GTIN	4045197948892
Razred artikla	21G

**Tehnični opis**

Lomilec odrezkov	WSM
Zvrst	HB7020
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Podajanje f	0,15 - 0,3 mm/v
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	120 - 350 m/min
Glavna uporaba	P
Radij rezila	0,8 mm
Globina reza $a_p$	0,4 - 2 mm
Rezalni material	HM
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba obdelava
ISO-oznaka obračalne ploščice	CCMT 120408

Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje