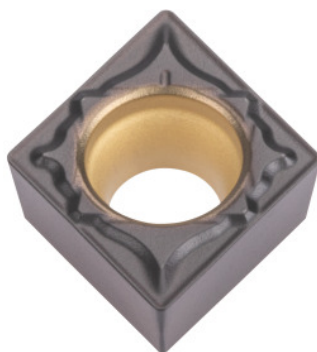


Garant**CCMT 09T304 Wiper, Zvrst: HB7020****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260059 HB7020
GTIN	4045197948830
Razred artikla	21G

Tehnični opis

Globina reza a_p	0,2 - 1 mm
Lomilec odrezkov	WSS
Rezalni material	HM
Zvrst	HB7020
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	150 - 400 m/min
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Podajanje f	0,15 - 0,3 mm/v
Glavna uporaba	P
Radij rezila	0,4 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	CCMW 09T304

Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Toleranca	MF
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje