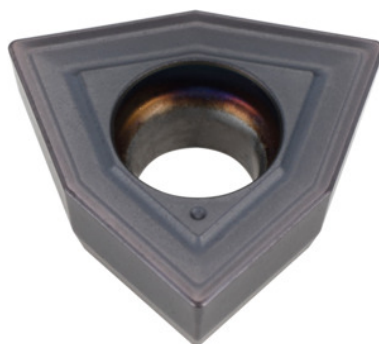


**Garant****WOEX 06T304 T, HB330, Tip: UNI**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	232735 UNI
GTIN	4045197955159
Razred artikla	21E

## Opis

### Primerno za:

Svedri GARANT z obračalnimi ploščicami za vrtanje v polno, art. 232298; 232300; 232302; 232310.

## Tehnični opis

Podajanje f	0,12 mm/v
Število zamenljivih ploščic/rezil	3
ISO-oznaka obračalne ploščice	WOEX 06T304 T
Zvrst	HB330
Rezalni material	Karbidna trdina
Strategija odrezovanja	MTC
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za vrtanje

## Uporabniški podatki

	<b>Primernost</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-oznaka</b>
Jeklo < 500 N/mm	primerno	275 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	275 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	275 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	primerno	165 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	pogojno primerno	165 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	pogojno primerno	80 m/min	S
Uni	primerno		
mokro maks.	primerno		