


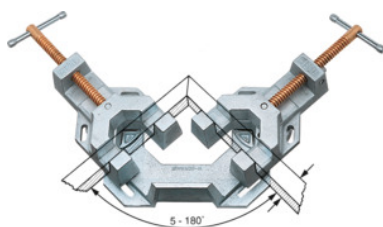

Nastavljivi kotni primež



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	862850
GTIN	4008158007502
Razred artikla	83K

Opis

Izvedba:

Sestavljen iz osnovne plošče in 2 nastavljivih vpenjalnih elementov; Osnovna plošča in vpenjalna elementa iz kakovostne litine, vreteno pobakreno, zaradi tega je primež primeren zlasti za varjenje. Stranske podolgovate luknje omogočajo pritrditev na varilne mize ali naprave.

Uporaba:

Primerno za natančno vpenjanje pri varjenju ali montaži. Brezstopenjsko nastavljiv napenjalni kot od 5° – 180°.

Območje vpenjanja: 2x0 – 100 mm

Višina čeljusti: 35 mm

Masa: 10,7 kg

Vpenjalni kot: 5 - 180 stopinj

Tehnični opis

Masa	10,7 kg
Območje vpenjanja	2x0 – 100 mm
Višina čeljusti	35 mm
Vpenjalni kot	5 - 180 stopinj
Vrsta izdelka	Kotni primež

