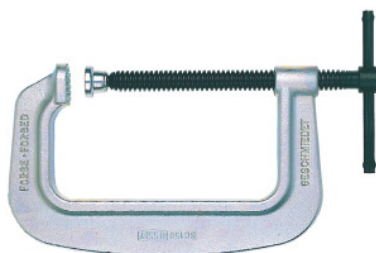


**C-primež, Vpenjalne letve: 60mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	861550 60
GTIN	4008158019185
Razred artikla	83K

Opis**Izvedba:**

Oblika C, kovan iz jekla, poboljšan. Čvrsto vreteno s trapeznim navojem in premično pritisno ploščico.

Uporaba:

Maksimalna vpenjalna sila do 22000 N.

Tehnični opis

Območje vpenjanja	60 mm
Prevesna dolžina	55 mm
Debelina vretena	12 mm
Vrsta izdelka	Spone