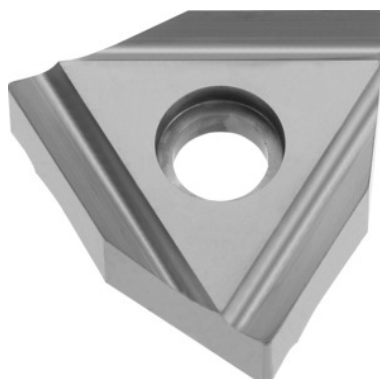


 KOMET**WNHX 100404, desna, W04, Zvrst: P25**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	268891 P25
GTIN	4047109072749
Razred artikla	24T

Opis

WNHX 100404, desna P25 Zvrst: P25
Globina reza a_p : 0,5 - 1,5 mm
Podajanje f : 0,05 - 0,25 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 120 - 300 m/min
Hitrost rezanja v_c za dodatno uporabo: 100 - 180 m/min

Tehnični opis

Dodatna uporaba	M
Lomilec odrezkov	G18
Zvrst	P25
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	120 - 300 m/min
Rezalni material	HM
Radij rezila	0,4 mm
Hitrost rezanja v_c za dodatno uporabo	100 - 180 m/min

Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Glavna uporaba	P
Podajanje f	0,05 - 0,25 mm/v
Globina reza a_p	0,5 - 1,5 mm
Prevleka	prevlečeni
ISO-oznaka obračalne ploščice	WNHX 100404 R
Število zamenljivih ploščic/rezil	3
Značilnost blagovnega imena	W04
Cepilni kot	18 stopinj
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje