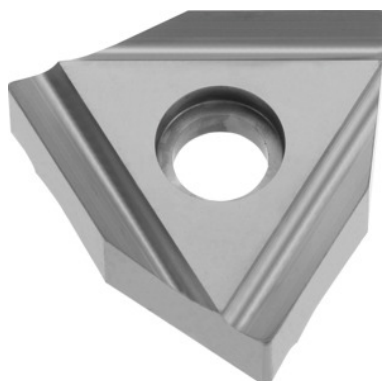



WNHX 120606 desno, W04, Zvrst: P25

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	268892 P25
GTIN	4047109057678
Razred artikla	24T

Opis

WNHX 120606 desno P25 Zvrst: P25
 Globina reza a_p : 0,5 - 1,5 mm
 Podajanje f : 0,05 - 0,25 mm/v
 Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 120 - 300 m/min
 Hitrost rezanja v_c za dodatno uporabo: 100 - 180 m/min

Tehnični opis

Radij rezila	0,6 mm
Hitrost rezanja v_c za dodatno uporabo	100 - 180 m/min
Glavna uporaba	P
Globina reza a_p	0,5 - 1,5 mm
Zvrst	P25
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	120 - 300 m/min
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Dodatna uporaba	M

Podajanje f	0,05 - 0,25 mm/v
ISO-oznaka obračalne ploščice	WNHX 120606 R
Število zamenljivih ploščic/rezil	3
Značilnost blagovnega imena	W04
Cepilni kot	18 stopinj
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje