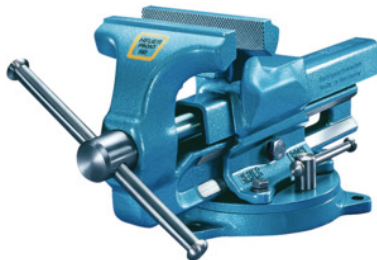


BROCKHAUS[HEUER

**Paralelni primež „Heuer-Front“ z vrtljivo ploščo, Širina čeljusti: 120mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	967370 120
GTIN	2050002047723
Razred artikla	93Q

**Opis****Izvedba:**

**V celoti iz jekla – zanesljivo nezlomljivi.**

**Odpiranje naprej.** S prikovanimi čeljustmi za vpenjanje cevi pod običajnimi čeljustmi. Čvrsto vreteno z **dvojnimi trapeznimi navojem** za hitro odpiranje in zapiranje čeljusti. Pocinkan ključ vretena z zakovičenimi jeklenimi varovali. Vreteno in vodila zaščiteni proti umazaniji. Dvojno prizmatično vodilo z možnostjo nastavljanja.

Ojačana kaljena nakovalna površina za ravnalna dela in krčenje.

Narebreni, skrbno površinsko kaljene vpenjalne čeljusti, niso izmenljive.

Vrtljiva plošča je brezstopenjsko vrtljiva za 360° in se lahko utrdi v vsakem položaju.

**Obseg dobave:**

Vključno s pritrdilnimi vijaki za montažo na delovno mizo.

**Lakiranje:**

Modra s tolčenim vzorcem, **prašnata barva.**

**Tehnični opis**

Smer odpiranja	odpiranje naprej
Material	Jeklo, kovano v utopu
Širina čeljusti	120 mm
Serija	Heuer Front

zamenljive čeljusti	ne
Vrsta izdelka	Paralelni primež

## Pribor

Magnetna čeljust za primeže, paraluminij, s profilom Širina čeljusti 120 mm	967722 120
Magnetna čeljust za primeže, paraluminij/steklena vlakna, gladka Širina čeljusti 120 mm	967724 120
Čeljust iz lahke kovine z vpenjalno vzmetjo za primež , par Širina čeljusti 120 mm	967711 120
Podstavna plošča za primež, iz bambusa Velikost 300X250	967328 300X250
Magnetna čeljust za primeže, paraluminij, s prizmo Širina čeljusti 120 mm	967723 120
Podstavna plošča za primeže	967330