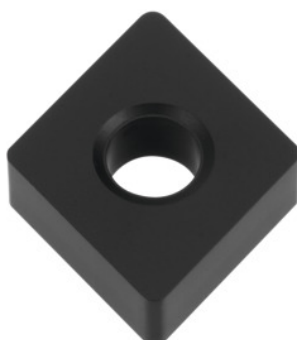


Garant**CNMA 120412, Zvrst: HB7210-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250161 HB7210-1
GTIN	4062406058913
Razred artikla	21G

Tehnični opis

Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Podajanje f	0,3 - 0,7 mm/v
Rezalni material	HM
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba obdelava
Radij rezila	1,2 mm
Globina reza a_p	0,4 - 6,5 mm
Glavna uporaba	K
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	100 - 450 m/min
Zvrst	HB7210-1
Prevleka	TiCN
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMA 120412

Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje