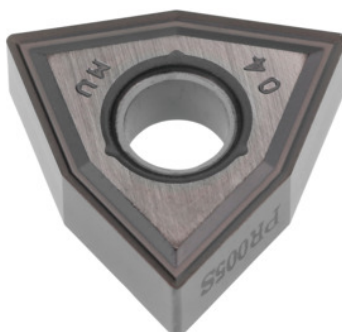



**WN.G 080404, Zvrst: PR005S**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	252112 PR005S
GTIN	4960664836888
Razred artikla	25E

**Tehnični opis**

Globina reza $a_p$	0,5 - 3,5 mm
Zvrst	PR005S
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	30 - 90 m/min
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba obdelava
Lomilec odrezkov	MU
Radij rezila	0,4 mm
Rezalni material	HM
Podajanje $f$	0,05 - 0,15 mm/v
Glavna uporaba	S
Rezalni pogoji	neprekinjen
Prevleka	Megacoat Hard
ISO-oznaka obračalne ploščice	WNMG 080404

Število zamenljivih ploščic/rezil	6
Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje