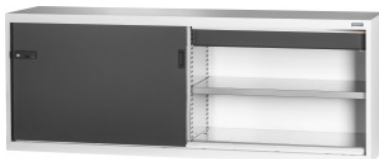


Garant **GRIDLINE****Osnovna omara s predalom, z drsnimi vrati brez okna, 36×14G, Višina: 900mm****Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 940225 900    |
| GTIN                  | 4062406070236 |
| Razred artikla        | 9GI           |

**Opis****Izvedba:**

Opremljena omara 80×20G, s predali 36×14G. Namestitev polic v rastru 25 mm. Drсна vrata so na notranji strani ojačana, zapiranje z dvokomponentnim ročajem Haptoprene®, zaklepanje s cilindrično ključavnico. Zapora drsnih vrat v končnih položajih (odprta/zaprta). **Nivelirni podstavek** pri osnovnih omarah z 8 individualno nastavljivimi nogami za izravnavo talnih neravnin. Ročaj pri osnovni omari v zgornji polovici vrat, pri nadgradni omari v spodnji polovici vrat.

predalih s prednjo višino 125 mm.

**Obseg dobave:**

Omara vklj. s policami in predali.

**Lakiranje:**

Ogrodje in predalno ohišje svetlo siva RAL 7035, vrata in čelne stranice predalov antracitna RAL 7016, **prašno barvano**.

**Napotek:**

Za police in pribor za omare GridLine glejte art. 940501–940710 in skupino 95.

Skladno s certifikatom TÜV GS je treba vse omare obvezno zavarovati pred prevračanjem.

**Tehnični opis**

|  |        |
|--|--------|
| Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja | da     |
| Uporabna višina                                      | 763 mm |
| Izvek predala (delno/v celoti)                       | 100 %  |

|  |  |
|--|--|
| ComfortClose   | ne   |
| Širina v G   | 80   |
| Število predalov   | 2  |
| Višina   | 900 mm   |
| Nosilnost predalov/polic   | 75 kg  |
| Uporabna širina predalov v G   | 36   |
| Uporabna globina predalov v G  | 14   |
| Globina v G  | 20   |
| Položaj ročaja   | zgoraj   |
| Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini) | 100 kg   |
| Uporabna površina predalov v G   | 36×14  |
| Uporabna širina predalov   | 900 mm   |
| Širina   | 2000 mm  |
| Uporabna globina predalov  | 350 mm   |
| Število polic  | 2  |
| Masa   | 116 kg   |
| Globina  | 500 mm   |
| Debelina materiala   | 0,9 mm   |
| Nosilnost notranjega ohišja omare                                      | 1000 kg  |
| Nastavljanje višine v rastru   | 25 mm  |
| Cilindrična ključavnica  | Modularni vložek   |
| Izbira barv  | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Uporabna širina predalov × uporabna globina predalov v G               | 36×14G   |
| Vrsta izdelka  | Omara s policami   |

## Pribor

|  |              |
|--|--------------|
| Odlagalna plošča iz večslojnega lesa Dimenzije v G 80X20   | 951985 80X20 |
| Odlagalna plošča iz bambusa Dimenzije v G 80X20  | 951980 80X20 |
| Predal za omare z drsnimi vrati, širina 40G Predal s prednjo višino 150 mm                             | 940652 150   |
| Predal za omare z drsnimi vrati, širina 40G Predal s prednjo višino 75 mm                              | 940652 75    |
| Poševna polica za širino omare/prekata v G 40  | 940560 40    |
| Polica 200 kg za širino omare/prekata v G 40   | 940590 40    |
| Razširjena garnitura za osvetlitev za omare GridLinez drsnimi vrati, širina 80G za višino omare 900 mm | 940515 900   |
| Predal za omare z drsnimi vrati, širina 40G Predal s prednjo višino 100 mm                             | 940652 100   |
| Predal za omare z drsnimi vrati, širina 40G Predal s prednjo višino 125 mm                             | 940652 125   |
| Garnitura nosilcev za police za omare GridLine20-delna Tip F   | 940559 F     |
| Predal za omare z drsnimi vrati, širina 40G Predal s prednjo višino 300 mm                             | 940652 300   |
| Polica za širino omare/prekata v G 40  | 940550 40    |
| Predali Comfort Close, sistem z blaženjem uvleka Nosilnost predala 75 kg                               | 950180 75    |
| Puša ključavnice za GridLine Tip GP21  | 914227 GP21  |
| Polica z zarezi za širino omare/prekata v G 40   | 940552 40    |
| Predal za omare z drsnimi vrati, širina 40G Predal s prednjo višino 200 mm                             | 940652 200   |