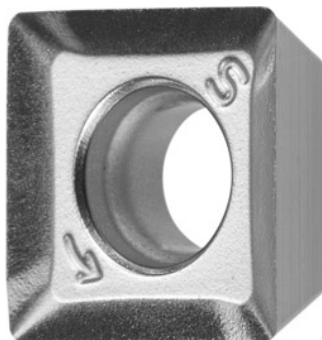


Garant**SOET 083604 PDER, HU7810, Tip: ALU****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	214914 ALU
GTIN	4045197706607
Razred artikla	21A

Opis**Izvedba:**

Večja debelina ploščice omogoča bistveno bolj izoblikovano geometrijo kotanje za pozitivno rezkanje in zmanjšuje občutljivost za lomljenje.

Napotek:

Orientacijske vrednosti za $a_e = 0,3 \times D$.

Tehnični opis

Podajanje f_z na zob	0,15 mm
Tip	ALUMINIJ
Radij rezila	0,4 mm
Debelina ploščice E	3,6 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	SOET 083604 PDER
Zvrst	HU7810
Rezalni material	HM

Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al umetna masa	primerno	700 m/min	N
Al (kratki odrezki)	primerno	700 m/min	N
Al > 10% Si	primerno	650 m/min	N
mokro maks.	pogojno primerno		
mokro min.	pogojno primerno		
suho	primerno		