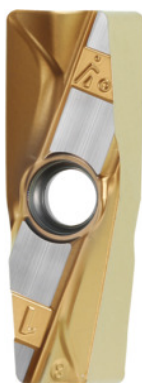


**Garant****AN.U 120608, Tip: ST900**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	215113 ST900
GTIN	4045197703149
Razred artikla	21A

## Opis

**Izvedba:**

Zelo čvrsta in dvostranska 4-rezilna obračalna ploščica.

Zaradi edinstvene geometrije obračalne ploščice izvrtina ne oslabi rezila.

**Podatki:**

$a_{p \text{ maks}} = 12 \text{ mm}$ .

$a_p = 10 \text{ mm}$  (priporočilo).

**Pazi:**

Ni primerno za rezkanje utorov v polno!

**Napotek:**

Robljenje: Orientacijske vrednosti za  $a_e = 0,3 \times D/a_p = 10 \text{ mm}$ .

## Tehnični opis

Tip	ST900
Podajanje $f_z$ na zob	0,16 mm
Radij rezila	0,8 mm
Zvrst	HB9535

Toleranca	K
ISO-oznaka obračalne ploščice	AN.U 120608
Rezalni material	HM
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje