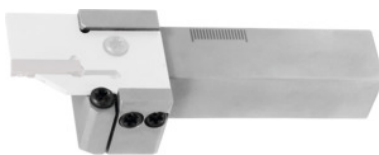


Garant**Vpenjalno držalo eco-VARIO-LINE, levo, Višina držala h: 25mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	273871 25
GTIN	4045197702272
Razred artikla	21W

Opis**Primerno za :**

Nosilec rezila eco art. 273875.

Obseg dobave:

Vklj. z montažnimi vijaki

Napotek:

Dovajanje hladilnega sredstva je mogoče samo v povezavi z držali GARANT eco art. 317900 – 319886.

L = L₁ + L₃ (nosilec rezila eco).

z notranjim hlajenjem: da

Funkcijska širina L₄: 30 mmL₁: 95,5 mmL₂: 24,5 mm

Vijak: 279815 9 (TX25; 6,0 Nm)

Tehnični opis

L ₁	95,5 mm
Višina držala h	25 mm
Funkcijska širina L ₄	30 mm
Vijak	279815 9 (TX25; 6,0 Nm)
L ₂	24,5 mm
Serijska	Eco

Vrsta uporabe	levo
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Držalo za struženje

Pribor

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX10	674248 TX10
Momentni izvijač s skalo, za zamenljiva stebla Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659906 500
Vpenjalni vijak	279910
Vpenjalni vijak Tip 9	279815 9