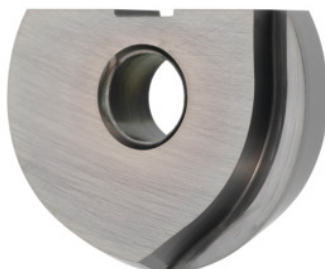


Garant**Fräsvändskär Ø 20 mm Helix, Typ: ST1400****Beställningsdata**

Ordernummer	212675 ST1400
GTIN	4045197712509
Artikelklass	21A

Beskrivning**Utförande:**

Detaljerade riktvärden för användning hittar du i GARANT-bearbetningshandbok nr 110020.

· **Radie-, rundgångs- och repeternoggrannhet. $\pm 0,015$ mm.**

Användningsdata:

Kulskivor med fullradie för generell användning i sänk- och gjutformar.

Med spånbrytare för långspånande material.

Matning f_z i stål < 1400 N/mm²: 0,25 mm

Typ: ST1400

Sort: HB7520

Teknisk beskrivning

Typ	ST1400
Skärmaterial	VHM
Sort	HB7520
Matning f_z i stål < 1400 N/mm ²	0,25 mm
Antal byten/skär	1

Produktslag

Vändskär för fräsning