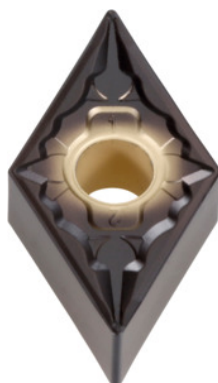


Garant**DNMG 150608, Sort: HB7020**

Beställningsdata

Ordernummer	250660 HB7020
GTIN	4045197711014
Artikelklass	21G

Teknisk beskrivning

Primäranvändning	P
Skärhastighet v_c primär användning	150 - 400 m/min
Skärförhållande	snitt intermittent
Matning f	0,1 - 0,4 mm/v
Hörnradie	0,8 mm
spån-brytare	SS
Skärdjup a_p	0,3 - 2 mm
Sort	HB7020
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	DNMG 150608

Antal byten/skär

4

Produktslag

Vändskär för svarvning