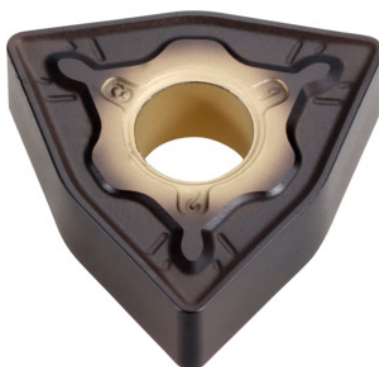


**Garant****WNMG 080412, Sort: HB7020**

## Beställningsdata

Ordernummer	252210 HB7020
GTIN	4045197717139
Artikelklass	21G

## Teknisk beskrivning

Hörnradie	1,2 mm
Matning f	0,25 - 0,6 mm/v
Skärhastighet $v_c$ primär användning	100 - 300 m/min
Skärförhållande	snitt intermittent
Primäranvändning	P
Skärdjup $a_p$	1,5 - 6 mm
spån-brytare	SG
Sort	HB7020
Tilldelning huggning/skrubb	Grov-bearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	WNMG 080412
Antal byten/skär	6

Produktslag

Vändskär för svarvning