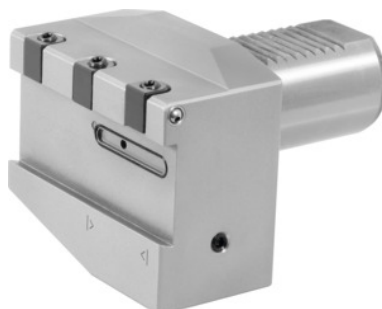


Garant**eco-stickstålshållare med invändig kylmedelstillförsel, Skaftdiameter d1: 16mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 319132 16 |
| GTIN | 4045197716750 |
| Artikelklass | 31V |

Beskrivning**Utförande:**

- Med speciell, inställbar kulventildysa för optimal kylning av skäret – oberoende av stickdjupet.
- Temperaturen på huvudskär och biskär sänks betydligt och möjliggör en markant ökning av skärhastigheten.
- Stel stickstålshållare för stickstål.
- Stickstålsbladet kläms fast med klämplatta.

Användningsdata:

Stickstål från olika tillverkare kan användas.

OBS!:

Skruvplugg för kulventilmunstycke ingår. Om konventionella avstickningsblad används stängs kylvätskeöverföringen genom avstickningsbladet! Lämpliga spännkonsoler nr 279840 2 och lämpliga skruvar nr 279815 14. Se reservdelsförteckningen.

Teknisk beskrivning

| | |
|------------------------------|-------|
| Skaftdiameter d ₁ | 16 mm |
| passar till bladhöjd | 19 mm |

| | |
|---------------------|--------------------|
| L ₂ | 42 mm |
| Färgkod VDI-skaft | VDI 16 |
| L ₁ | 29 mm |
| Höjd H ₁ | 42 mm |
| Höjd H ₂ | 20 mm |
| Produktslag | VDI-avstickhållare |