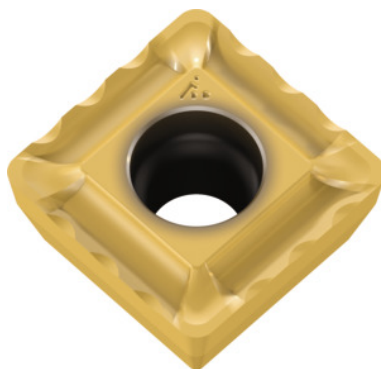


**Garant****SOGX 110509, HB6535, Typ: UNI**

## Beställningsdata

Ordernummer	234082 UNI
GTIN	4062406084332
Artikelklass	21E

## Beskrivning

**Passar till:**

GARANT Power Drill nr 234000 – 234025.

**Rekommendation:**

Sänk matningshastigheten till 70 % vid förborring med hållare nr 234015 och nr 234025.

## Teknisk beskrivning

Typ	UNI
Serie	Power Drill
Antal byten/skär	4
Beläggning	TiN
ISO-kod vändskär	SOGX 110509
Sort	HB6535
Skärmaterial	VHM
Matning f	0,08 - 0,18 mm/v

Produktslag

Vändskär för borning

**Användardata**

	<b>Lämplighet</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-kod</b>
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	270 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	250 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	220 m/min	P
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig	180 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig	170 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig	150 m/min	M
CuZn	mindre lämplig	250 m/min	N
vått maximal	lämplig		