


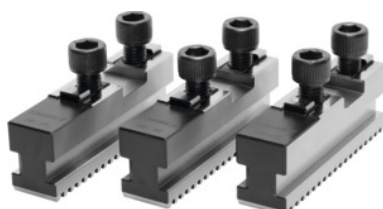

Grundbackar, sats, 3 delar, rak tandning, För chucktyp: 200



Beställningsdata

Ordernummer	313207 200
GTIN	2050001929006
Artikelklass	33T

Beskrivning

Användningsdata:

Eftersom backarna kan bytas eller justeras till önskad diameter **på några sekunder** är det klokt att ha flera backenheter redo för användning på maskinen. **På så sätt minimeras ställtiderna.** Backenheterna består t.ex. av flera satsar grundbackar med mjuka överbackar som kan maskinbearbetas till önskad diameter. Denna rationaliseringsmetod är inte nödvändig bara för NC-maskiner, utan är viktig för alla typer av svarvar.

För infästning av hårda eller mjuka överbackar. Fästsruvar för överbackar levereras med artikeln.

Teknisk beskrivning

längd L	85 mm
För chucktyp	200 mm
Spårbredd A	20 mm
Tappbredd D	10 mm
bredd B	22 mm
Hålavstånd b	40 mm
Produktslag	Självcentrerande chuckbackar

