


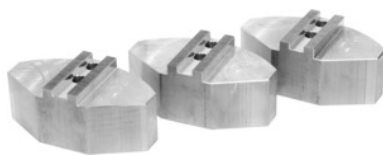

Segmentbackar, sats 3 delar, Aluminium, För chucktyp: 210



Beställningsdata

Ordernummer	313737 210
GTIN	2050001929747
Artikelklass	33T

Beskrivning

Utförande:

Finfrästa spår och **precisionsslipad** tandning, **brunerade**.

Användningsdata:

Omgripande, deformationsfri uppspanning.

Passar till:

Kraftspännchuck från Schunk, Röhm och andra kraftchucktillverkare.

Specialtillbehör:

Spårklackar nr 313505–313605.

OBS!:

- **Vid montering på svarvchucken, jämför tandning, spårbredd (D) och hålavstånd (a, b).**
- **Överbackar av aluminium på förfrågan.**

Teknisk beskrivning

För chucktyp	210 mm
Hålavstånd b	25 mm
höjd H	80 mm
spårbredd D	14 mm
Hålavstånd a	35 mm
bredd B	140 mm
längd L	72,5 mm

passar färgkod

Schunk kraftspännchuck och backar

Produktslag

Kraftspännsvarvchuckbackar