


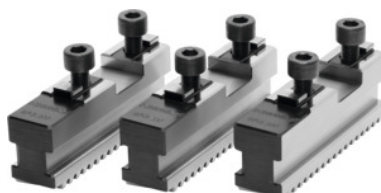

## Grundbackar, sats, 3 delar, sned tandning, För chucktyp: 315



### Beställningsdata

Ordernummer	313205 315
GTIN	2050001928979
Artikelklass	33T

### Beskrivning

#### Användningsdata:

Eftersom backarna kan bytas eller justeras till önskad diameter **på några sekunder** är det klokt att ha flera backenheter redo för användning på maskinen. **På så sätt minimeras ställtiderna.** Backenheterna består t.ex. av flera sats grundbackar med mjuka överbackar som kan maskinbearbetas till önskad diameter. Denna rationaliseringsmetod är inte nödvändig bara för NC-maskiner, utan är viktig för alla typer av svarvar.

För infästning av hårda eller mjuka överbackar. Fästsruvar för överbackar levereras med artikeln.

#### Passar till:

SchUNK kuggstångschuck nr 313115; 313117; 313135; 313137, RöhM kuggstångschuck Duro nr 313120; 313140 och kuggstångs-/svarvchuckssystem.

### Teknisk beskrivning

bredd B	32 mm
Spårbredd A	26 mm
För chucktyp	315 mm
längd L	125 mm
Tappbredd D	12 mm
Hålavstånd b	54 mm

passar färgkod	Schunk självcentrerande chuck och backar
passar färgkod	Röhm självcentrerande chuck och backar
Produktslag	Självcentrerande chuckbackar