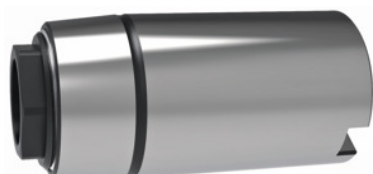


Garant**Adapter Knivhuvud / spännhylsa ER, Dorndiameter d1: 27mm****Beställningsdata**

Ordernummer	301113 27
GTIN	4062406099046
Artikelklass	31A

Beskrivning**Utförande:**

Hål, anliggningsyta vid krage och ER-spännhylssäte slipade, stommen hårbearbetad utvändigt för bästa rundhets- och balansegenskaper. För kortast möjliga utkragning med invändigt liggande spännmutter (kan alternativt användas med tätningsbricka). Ihålig åtdragsskruv för invändig kylning.

Användningsdata:

Mycket flexibel och prisbillig lösning, gör ett spännhylsfäste av varje godtyckligt knivhuvudfäste.

leveransinnehåll:

Inklusive ER-spännmutter (invändig), åtdragningsskruv.

Specialtillbehör:

Tätningsbrickor nr 309630; 309635.

OBS!:

Passande spännmutter nr 309621.

Teknisk beskrivning

totallängd L	94 mm
Utvändig-Ø D	60 mm
För ER-spännhylsor	32
Norm	DIN 6357
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm

Invändig	ja
Produktslag	Spänntånghållare

Tillbehör

Tätningbricka för ER-spännmutter spänn-Ø d 7 mm	309635 7
Tätningbricka för ER-spännmutter spänn-Ø d SATZ mm	309635 SATZ
Tätningbricka för ER-spännmutter spänn-Ø d 17 mm	309635 17
Tätningbricka för ER-spännmutter spänn-Ø d 19 mm	309635 19
Tätningbricka för ER-spännmutter spänn-Ø d 14 mm	309635 14
Tätningbricka för ER-spännmutter spänn-Ø d 20 mm	309635 20
Tätningbricka för ER-spännmutter spänn-Ø d 3 mm	309635 3
Tätningbricka för ER-spännmutter spänn-Ø d 5 mm	309635 5
Tätningbricka för ER-spännmutter spänn-Ø d 4 mm	309635 4
Tätningbricka för ER-spännmutter spänn-Ø d 15 mm	309635 15
Tätningbricka för ER-spännmutter spänn-Ø d 16 mm	309635 16
Tätningbricka för ER-spännmutter spänn-Ø d 12 mm	309635 12
Tätningbricka för ER-spännmutter spänn-Ø d 10 mm	309635 10
Tätningbricka för ER-spännmutter spänn-Ø d 11 mm	309635 11
Tätningbricka för ER-spännmutter spänn-Ø d 18 mm	309635 18
Tätningbricka för ER-spännmutter spänn-Ø d 13 mm	309635 13
Tätningbricka för ER-spännmutter spänn-Ø d 6 mm	309635 6
Tätningbricka för ER-spännmutter spänn-Ø d 9 mm	309635 9
Tätningbricka för ER-spännmutter spänn-Ø d 8 mm	309635 8