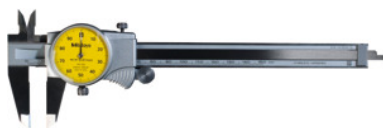


Mitutoyo**Urskjutmått, Typ: 150/01****Beställningsdata**

Ordernummer	412405 150/01
GTIN	4946368688206
Artikelklass	44A

Beskrivning**Utförande:**

Mattförkromad skala. Med stötskydd och skyddad kuggstång. Precisionsur med vridbar urtavla med låsskruv.

Med drivrulle. Avläsning av 1 mm-värden på skenan och 1/100 mm på rundskalan.

Specialtillbehör:

Gängtabell nr 412180 för skjutmåttets baksida.

Teknisk beskrivning

Avläsning (rundskala)	0,01 mm
mätområde	0 - 150 mm
I varv av visaren	1 mm
skänkellängd	40 mm
Kalibrering	A1
Mätavvikelse E MPE	±0,02 mm
Norm	ISO 13385
Djupmått	med hörn 6,2 × 2,2
Mätteknik	analog
Material	Rostfritt stål, INOX
Alla delar	Härdad

förpackning	Stabil box
Produktslag	Urskjutmått

Tjänster

DAkS-kalibreringSkjutmått / djupmått maximalt mätområde 200 mm	021010 200
KalibreringSkjutmått / djupmått maximaltmätområde 200 mm	021000 200

Tillbehör

Tabell för skjutmått	412180
Hållare för djupmått, metall med 2 skruvar	412120