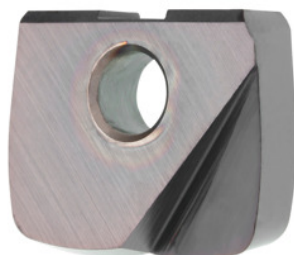


**Garant****Fräsvändskär Ø 16 mm stympad kon, Typ: ALU****Beställningsdata**

Ordernummer	212772 ALU
GTIN	4062406103156
Artikelklass	21A

**Beskrivning****Utförande:**

**Detaljerade riktvärden för användning hittar du i GARANT-bearbetningshandbok nr 110020.**

· **Radie-, rundgångs- och repeternoggrannhet.  $\pm 0,015$  mm.**

Matning  $f_z$  i kortspånande aluminium: 0,16 mm

Sort: HU7810

**Teknisk beskrivning**

Typ	ALU
Sort	HU7810
Hörnradie	1 mm
Skärmaterial	VHM
Radie Wiper axiellt	35 mm
Radie Wiper radiellt	70 mm
Skärradie $R_1$	1 mm

Skärlängd $L_c$	8 mm
Matning $f_z$ i kortspånande aluminium	0,16 mm
Antal byten/skär	1
Produktslag	Vändskär för fräsning