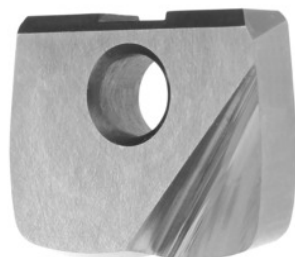


Garant**Fräsvändskär Ø 20 mm stympad kon, Typ: ALU****Beställningsdata**

Ordernummer	212779 ALU
GTIN	4062406103187
Artikelklass	21A

Beskrivning**Utförande:**

Detaljerade riktvärden för användning hittar du i GARANT-bearbetningshandbok nr 110020.

· **Radie-, rundgångs- och repeternoggrannhet. $\pm 0,015$ mm.**

Matning f_z i kortspånande aluminium: 0,2 mm

Sort: HU7810

Teknisk beskrivning

Typ	ALU
Sort	HU7810
Hörnradie	2 mm
Skärmaterial	VHM
Radie Wiper axiellt	40 mm
Radie Wiper radiellt	80 mm
Skärradie R_1	2 mm

Skärlängd L_c	10 mm
Matning f_z i kortspånande aluminium	0,2 mm
Antal byten/skär	1
Produktslag	Vändskär för fräsning