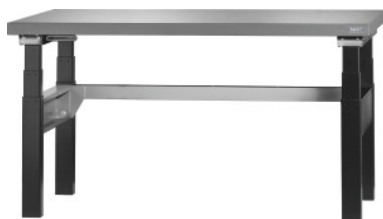


Garant**Elektriskt höjjusterbar arbetsplats Bärförmåga högst 250 / 200 kg Eluplan-skiva mörk, Typ: 1500****Beställningsdata**

Ordernummer	920301 1500
GTIN	4062406119782
Artikelklass	9GG

Beskrivning**Utförande:**

Stomme med lyftenhet och tvärstagningar för stabilisering på sidorna och baktill. 50 mm tjock skiva av mörk Eluplan. Arbetsbord **utan** glidplåtar, uppställning i rad inte möjlig.

Lackering:

Höjjusterbara fötter svarta, tvärstagningar antracit RAL 7016 **pulverbelagda**.

Rekommendation:

Lätta monteringsarbeten i sittande och stående ställning.

OBS!:

På grund av den största bärförmågan bör enbart åkbara hurtsar användas. Undvik att montera hurtsar under arbetsskivan. Med fler påbyggnadsdelar minskas bärförmågan i motsvarande mån. Levereras komplett monterad.

Teknisk beskrivning

maximal bärförmåga	250 kg
Djup	750 mm
vikt	101 kg
Material arbetsskiva	Eluplan mörk
Arbetsskiva (djup)	750 mm

arbetskiva längd	1500 mm
Lyftkapacitet vid kontinuerlig belastning	250 kg
Manöverpanel med display och minnesfunktion	ja
Höjdställningsområde (arbetskivans överkant) från – till	610 - 1200 mm
Bredd	1500 mm
arbetskiva (tjocklek)	50 mm
ComfortClose	nej
lyfthastighet	38 mm/s
Bärförmåga arbetsbänk/bord – maximal jämnt fördelad last (på trä)	250 kg
Kontakttyp ingång	F
märkspänning	250 V
Materialtjocklek	1 mm
Utförande höjdställning	elektrisk
plattans tjocklek	50 mm
Produktslag	Arbetsbord